

## Snižování nákladů

Spirax Sarco dodává též předvyrobené odvodňovací soupravy a širokou škálu „Quick-fit“ rychloupínacích řešení, která umožňují okamžitou výměnu odvaděče kondenzátu a tím výrazně snížit náklady na údržbu.



## Konektorové odvaděče kondenzátu pro použití s potrubními konektory.

UTD30L a UTD30H  
do 30 bar g  
Termodynamický odvaděč



UTDS46M  
do 46 bar g\*  
Termodynamický odvaděč



UFT32  
do 32 bar g  
Plovákový odvaděč



UIB30/UIB30H  
do 30 bar g  
UIB45  
do 63 bar g\*  
Zvonový odvaděč



UBP32  
do 32 bar g  
Tlakově vyvážený kapslový odvaděč



USM21  
do 21 bar g  
USM32  
do 32 bar g  
Bimetalový odvaděč



Odvaděč kondenzátu je s potrubním konektorem spojen pouze dvěma šrouby.

\*nutno uvažovat omezení dané použitým konektorem

### Hlavní přednosti:

- Jednoduchá dvoušroubová konstrukce konektoru umožňuje rychlou a jednoduchou údržbu odvaděče a tím zkrácení doby nezbytné odstávky zařízení a snížení nákladů na údržbu v porovnání s klasickými sestavami odvodu kondenzátu
- Snadná specifikace a instalace potrubního konektoru
- Prefabrikovaná sestava minimalizuje montážní práce na místě instalace, svarové spoje eliminují potenciální netěsnosti
- Celonerezové provedení výrazně prodlužuje životnost systému.

### Potrubní konektory



PC10HP  
do 62 bar g\*




PC20  
do 32 bar g



 

PC30  
do 62 bar g\*

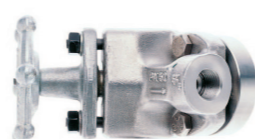


PC3000/3001  
do 62 bar g\*

 

PC40  
do 62 bar g\*

 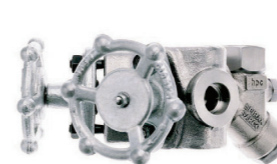


PC4000/4001  
do 62 bar g\*

 

### Sestava pro odvod kondenzátu

STS17.2  
do 17.5 bar g

Kompaktní odvodňovací sestava

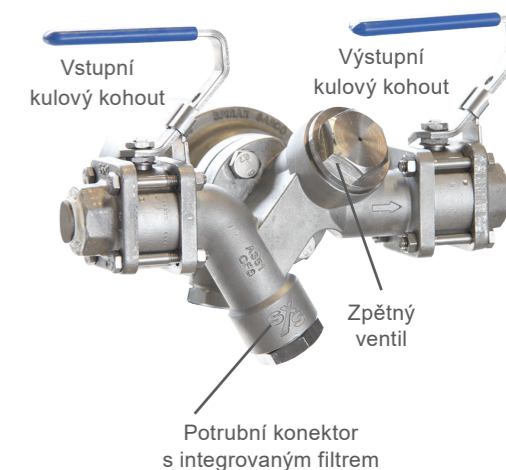

\* nutno uvažovat omezení dané použitým odvaděčem