



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001


spirax sarco

FT14

TI-S02-46
ST Vydání 2


Plovákové odvaděče kondenzátu - kapacita Nízké diferenční tlaky

1/2", 3/4", 1" FT14 (DN15, DN20, DN25)

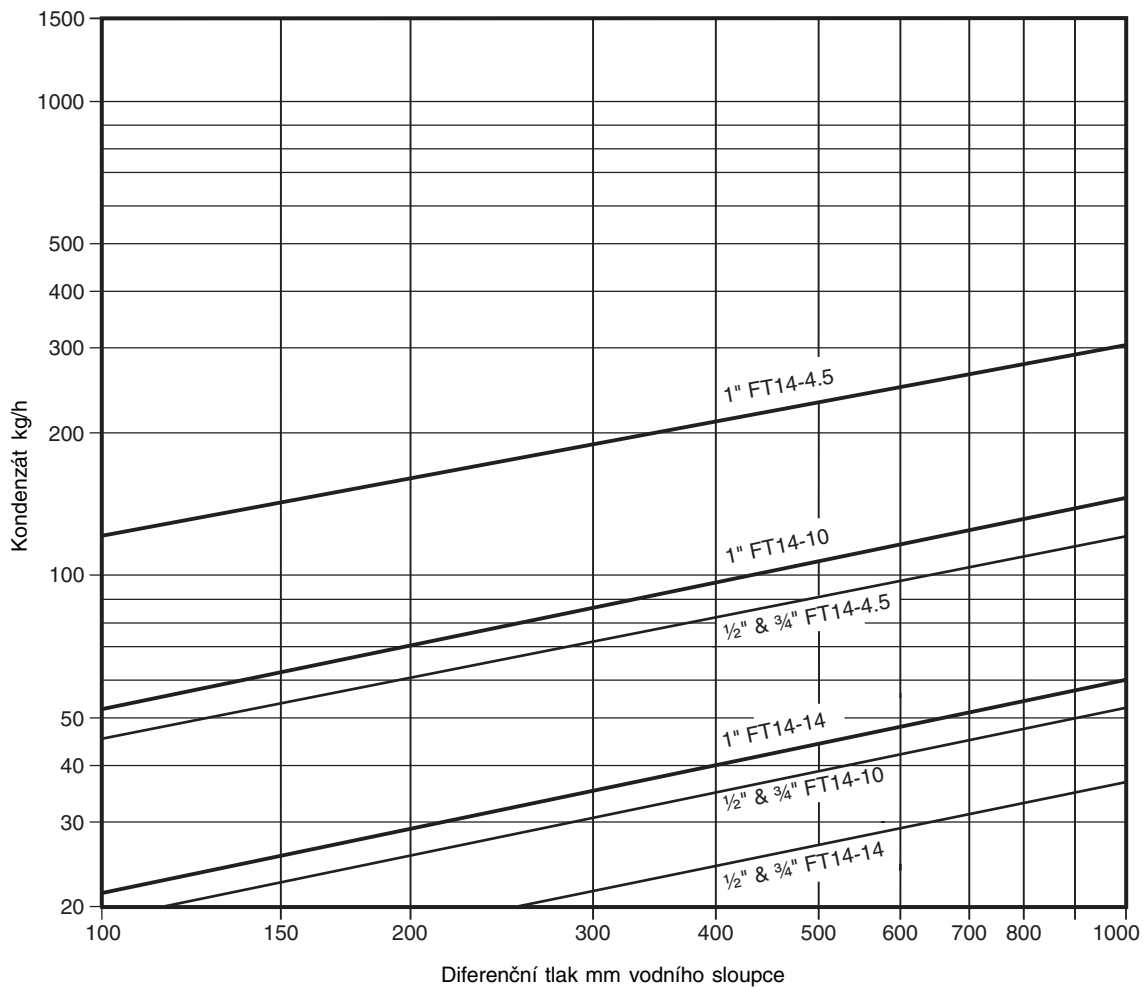

Poznámka: Pro vyšší diferenční tlaky než 1 000 mm v.s. - viz katalogový list TI-S02-28

**1" FT HC (DN25 HC)
1¼", 1½" a 2" FT (DN40, DN50)**

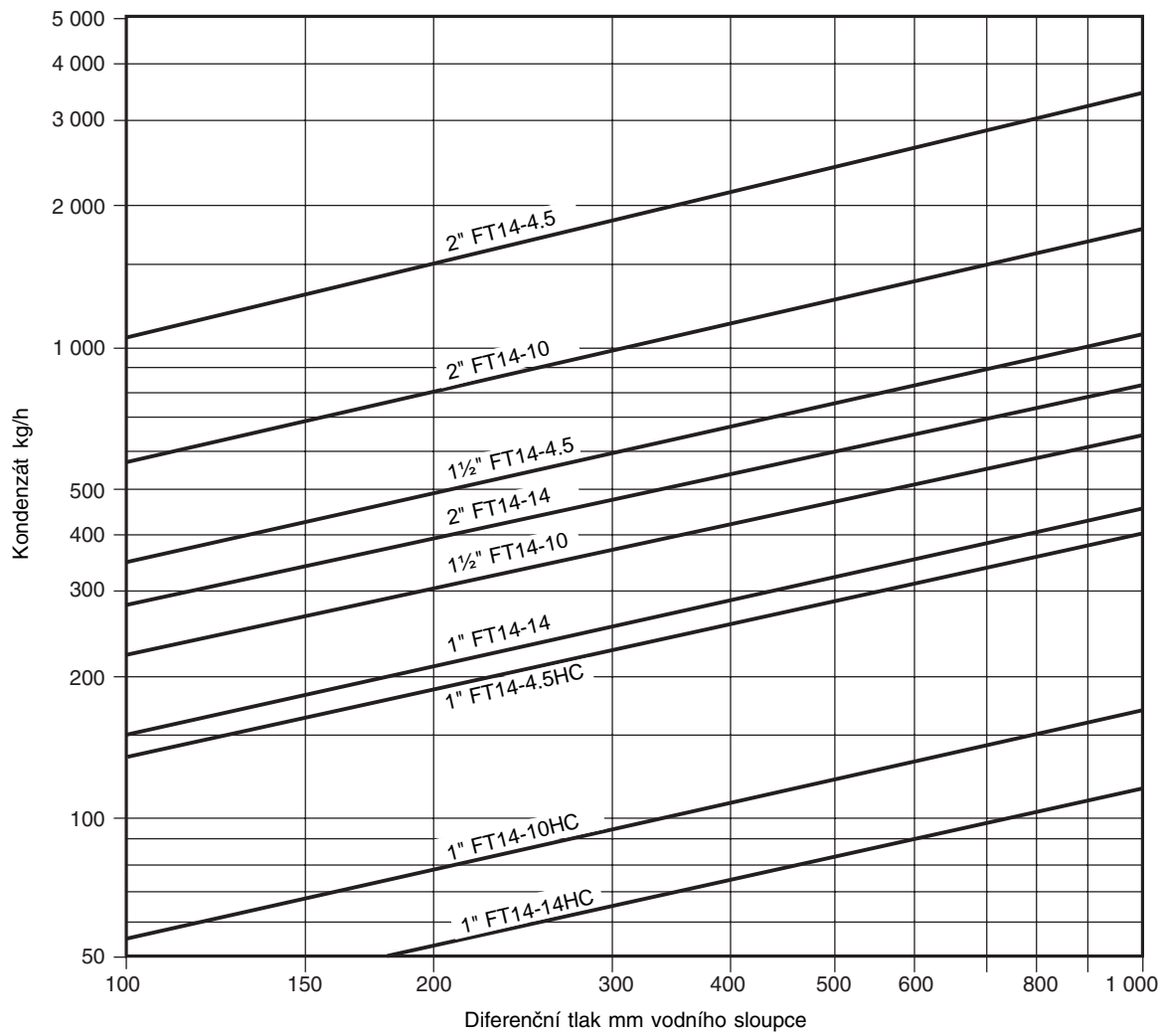

Poznámka: Pro vyšší diferenční tlaky než 1 000 mm v.s. - viz katalogový list TI-S02-28