



Certificate No. FM163

ISO 9001

spirax/sarco

Ljuddämpare/Diffuser

Utförande

Spirax Sarco ljuddämpare är en kompakt enhet att monteras på utloppet av en kondensatavledare eller luftavledare. Ljuddämparen är till för att minska problemen med oväsen och erosion vid höga tömningshastigheter. Den kan monteras på de flesta kondensatavledare som har liknande egenskaper med kapselavledare, klockavledare och termodynamiska avledare. Man kan räkna med att ljudet dämpas ca 80% vid en meters avstånd från utloppet.

Tekniska data

Lämplig att använda tillsammans med kondensatavledare konstruerade för max PN 63.

Dimensioner och anslutningar

1/2" gängad BSP (BS 21 parallell) eller API

Material

Pos	Benämning	Material	Motsv SIS
1	Ytterhölje	Rostfritt stål	142337
2	Anslutningsdel	Rostfritt stål	142332
3	Innanmäte	Rostfritt stål	142333

Dimensioner i mm

Dim	A	B	C	Vikt i kg
1/2"	66	41,5	32	0,23

Installation

Ljuddämparen monteras på utloppet av en kondensatavledare eller luftavledare på lämpligt sätt för att bli av med kondensatet på ett tyst och säkert sätt.

Beställningsexempel

1 st 1/2" Spirax Sarco ljuddämpare BSP




Utan Diffuser



Med Diffuser



Utan Diffuser

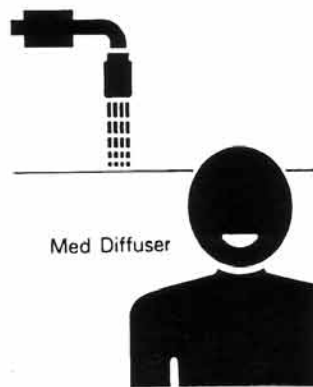

Med Diffuser

