

DF1 Silencieux

Description

Le diffuseur Spirax Sarco est un appareil compact destiné à être monté sur les orifices de décharge à l'atmosphère des purgeurs d'air ou de vapeur. Il réduit les problèmes de bruit et d'érosion en cassant la vitesse élevée de décharge à l'atmosphère. Il peut être installé sur tout purgeur à évacuation par jet, tel que les purgeurs à flotteur inversé ouvert, thermostatiques à pression équilibrées ou thermodynamiques. Une réduction de plus de 80 % du niveau sonore (mesuré à 1 m du point de décharge) peut être obtenue.

Normes:

Ce produit est entièrement conforme aux conditions de la directive Européenne 97/23/EC et porte le marquage CE s'il y a lieu.

Limites d'emploi

Disponible pour une utilisation avec les purgeurs jusqu'au PN 63.

Diamètres et raccords

1/2" et 3/4" taraudés BSP (BS 21 parallel) ou NPT, (entrée uniquement)



1/2" et 3/4" SW (entrée uniquement)

Construction

Rep	Désignation	Matière	
1	Corps	Acier inox	ASTM A 240 Gr. 304
2	Embout taraudé	Acier inox	ASTM A 351 CF8
	Embout SW	Acier inox	ASTM A 240 Gr. 304
3	Eléments interne	Acier inox	ASTM A 240 Gr. 304

Dimensions / poids (approximatifs) en mm et kg

DN	A	B	C	kg
1/2"	59	40	27	0.23
3/4"	60	40	32	0.23

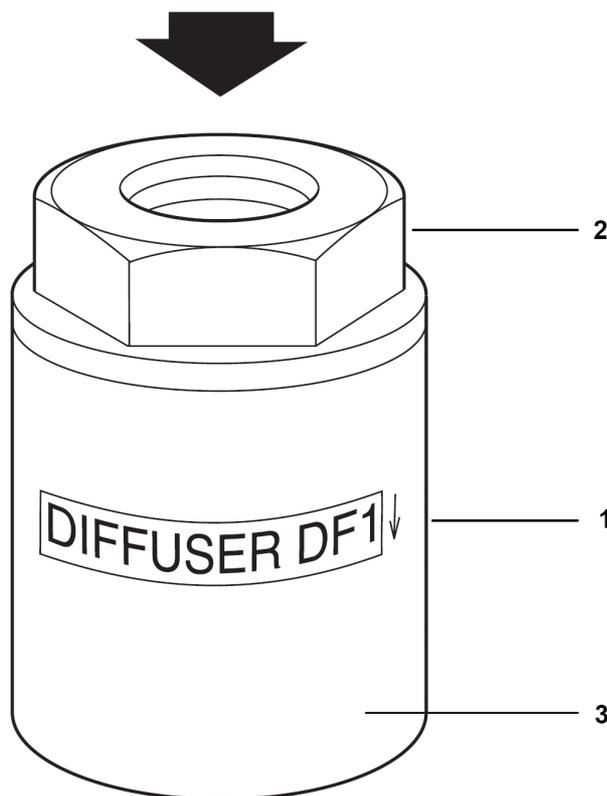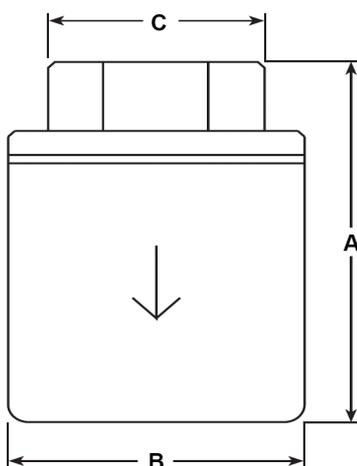

Sécurité, montage et entretien

Les instructions de montage et d'entretien (IM-P155-07) sont fournies avec le produit.

Note d'installation :

Le diffuseur doit être monté sur l'orifice d'évacuation des purgeurs de telle sorte que la décharge des condensats se fasse vers le sol ou en un endroit approprié et sûr. La distance maximale recommandée entre la sortie du diffuseur et le sol est 100 mm. La sortie du diffuseur DF1 doit être dirigée verticalement vers le sol.

Spécification

Exemple : 1 Silencieux Spirax-Sarco type DF1 1/2" taraudé BSP.

