



## Purgeurs à flotteur inversé ouvert série HM 34

**Débits**  
½" - DN 15

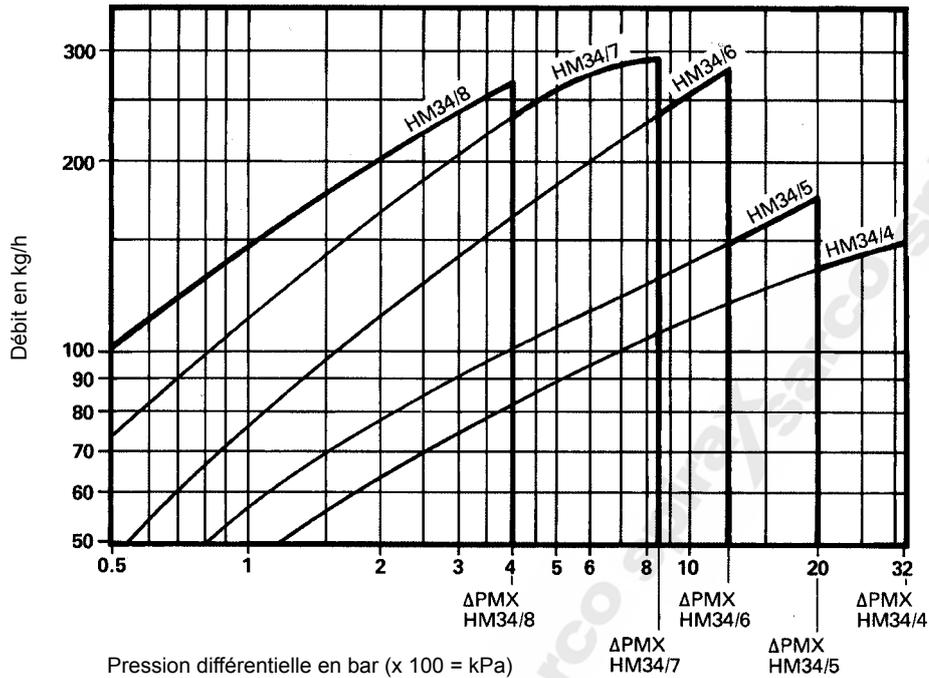


Pour sélection voir au verso

**Débits**  
¾" - DN 20

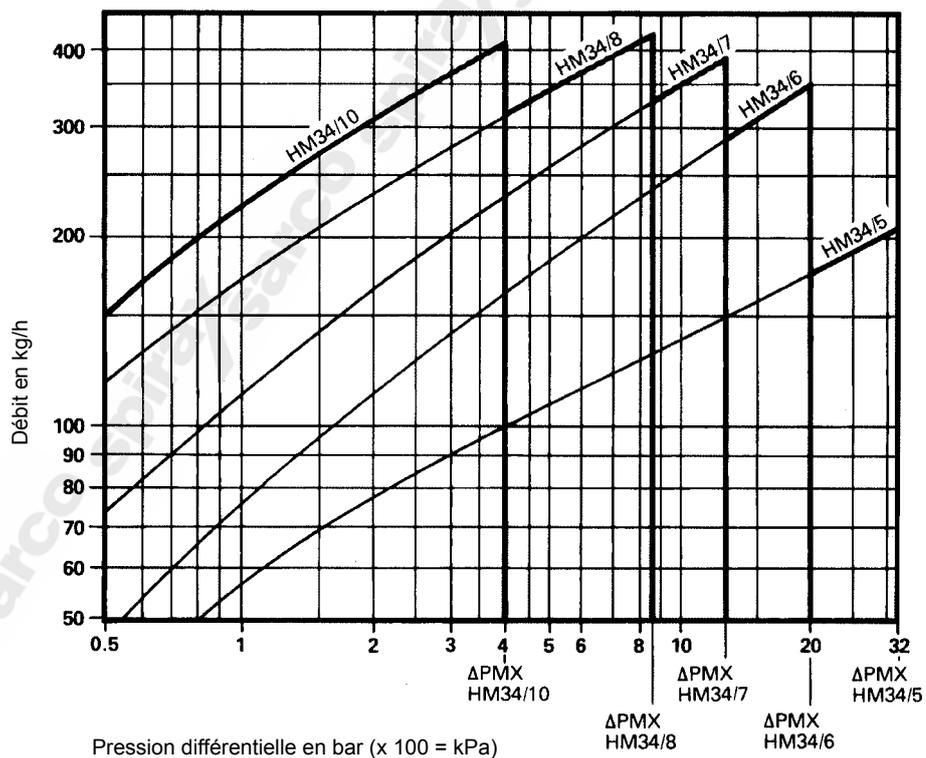

Pour sélection voir au verso

**Débits**  
1" - DN 25

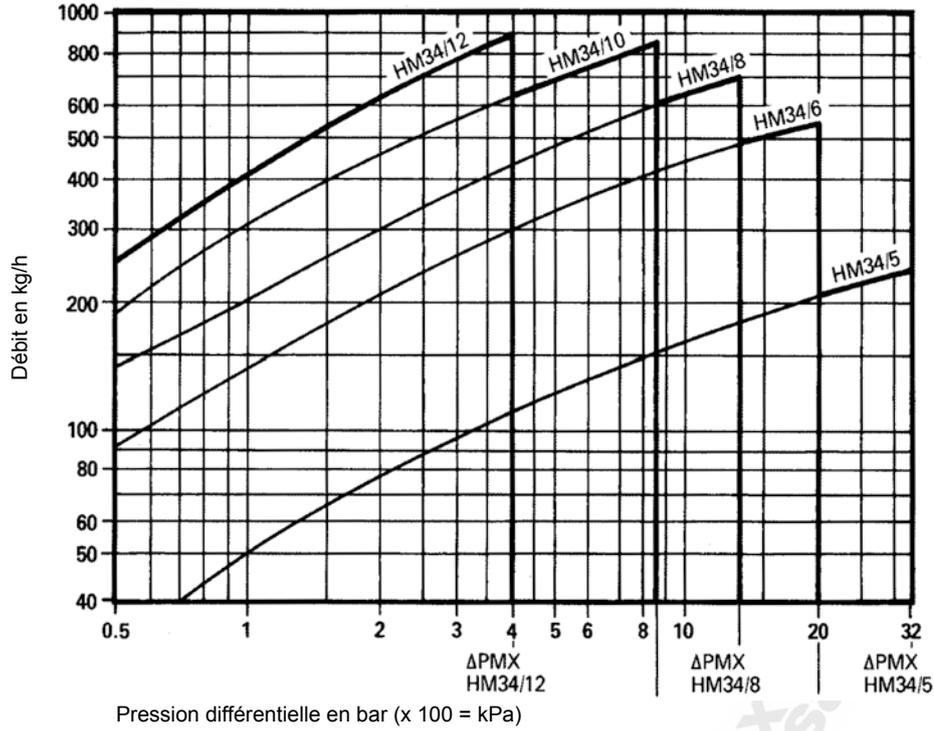

**Nota :** Un purgeur doit être sélectionné en fonction de sa pression différentielle et non sur la base du débit ; par exemple un HM34, DN25 avec un débit de 80 kg/h et une pression différentielle de 7 bar, on préférera le HM34/10 au HM34/5.