



Thermomètre bimétallique à cadran

Versions disponibles

VRS 100 VP : avec plongeur vertical
HRS 100 VP : avec plongeur horizontal

Limites d'emploi

Pression maximale admissible sans doigt de gant : 1 bar
Pression maximale admissible avec doigt de gant : 60 bar

Plages de température


0 °C à 100 °C
0 °C à 200 °C
Surchauffe maximale admissible : 15 % de la plage
Précision classe 1 : 1 % de la plage de mesure

Construction


Désignation	Matière
Boîtier	Acier
Plongeur	Laiton et cuivre
Doigt de gant	Cuivre ou Acier inox 316L

Dimensions (approximative) en mm

Type	A	B	C	D	E	F	G
VRS 100 VP	55	120	37	130	200	9	18
HRS 100 VP	19	120	-	130	206	9	10

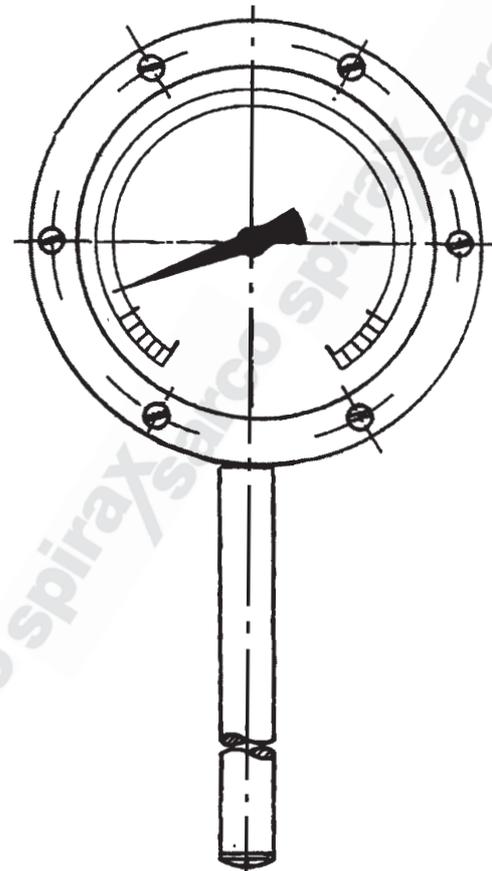

VRS

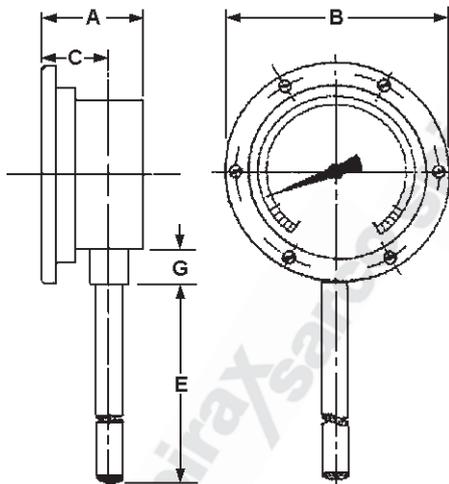

HRS

