




Certificato No. LRC 180457

ISO 9001


Diagrammi di portata per scaricatori a secchiello rovesciato HM 34

Portata di scarico
DN 1/2" - 15

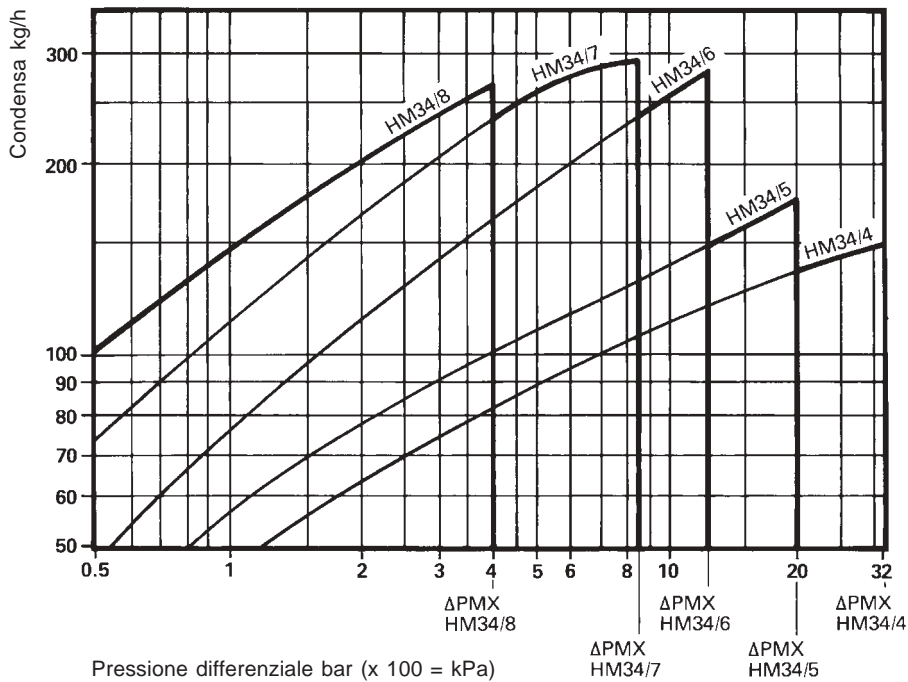


Nota: Per la selezione vedere dietro.

Portata di scarico
DN 3/4" - 20

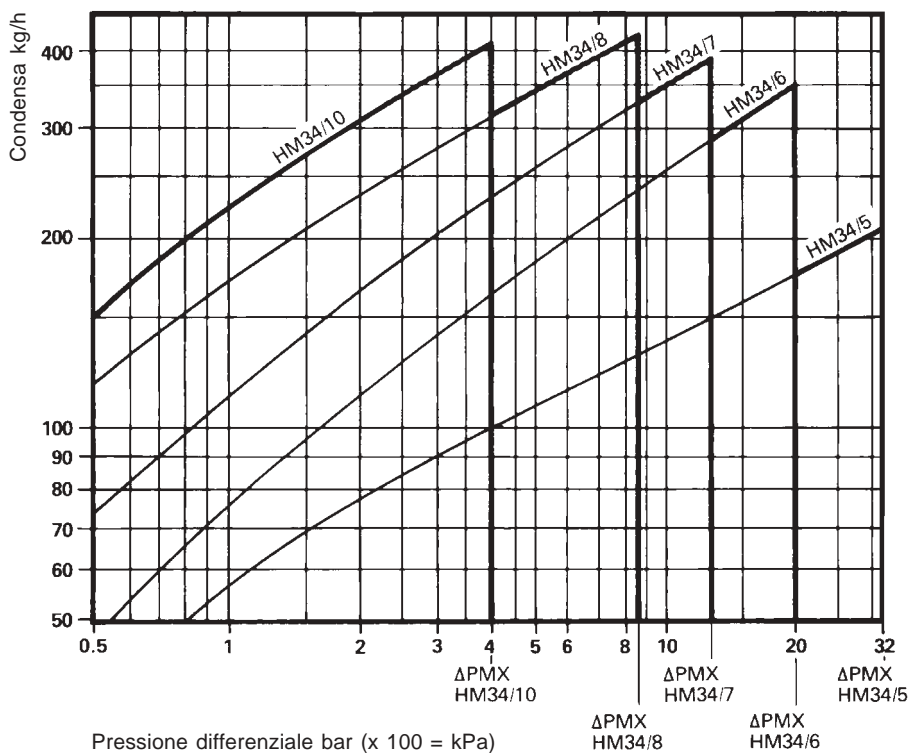

Nota: Per la selezione vedere dietro.

Portata di scarico DN1"-25

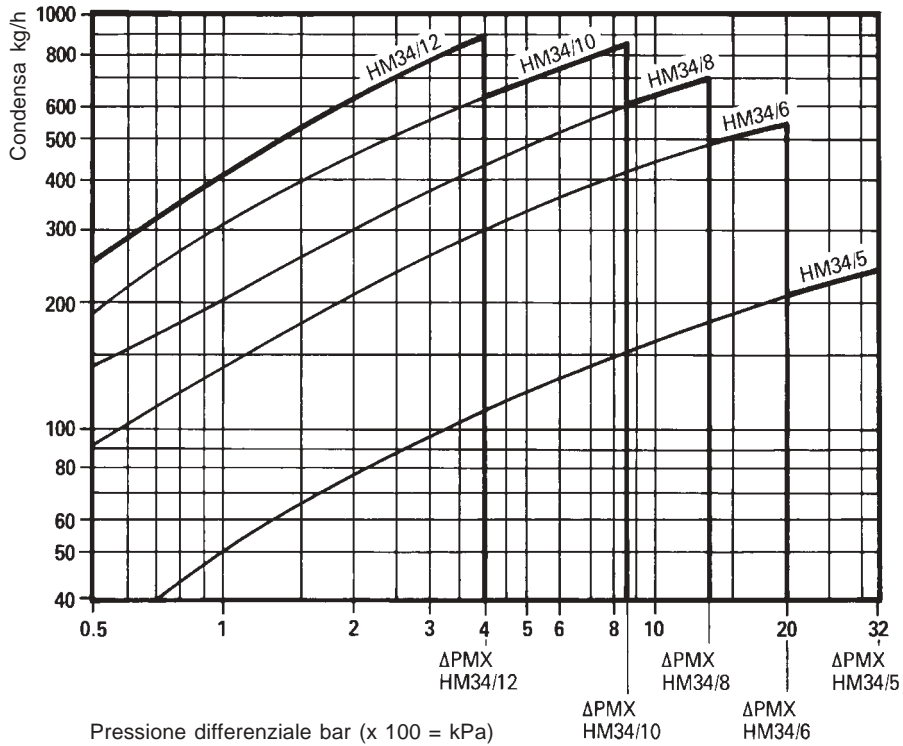

Nota: Lo scaricatore deve essere selezionato per la più appropriata pressione differenziale di esercizio e non solo sulla base della portata di scarico.
 Esempio: una portata di 80 kg/h con pressione differenziale 7 bar richiede il modello HM 34/10 DN25 e non il modello HM 34/5 DN25.