



Certificato No. LRC 180457

ISO 9001

# spirax sarco

**3C.205**  
Edizione 3 IT - 2006

## Valvole di ritegno RJ205 N

### Descrizione

Le valvole di ritegno serie RJ205 N sono del tipo a globo a via diritta con otturatore a fungo per installazione orizzontale. Per la loro costruzione robusta e materiali di qualità, sono adatte per applicazioni industriali. Le valvole devono essere installate su tubazioni orizzontali con coperchio al di sopra in verticale, ed in modo che il flusso sia secondo la freccia stampigliata sul corpo.


**Conessioni** orizzontali in linea

### Attacchi

Filettati femmina UNI ISO 7/1 (gas)

### Diametri nominali

DN ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"

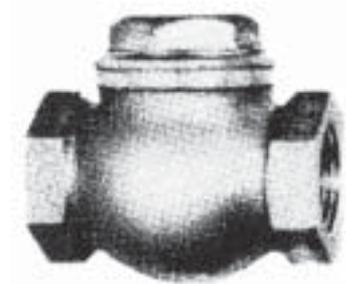

### Condizioni limite di progetto

Condizioni di progetto del corpo	PN 16
Temperatura max ammissibile	180°C
Pressione di prova idraulica a freddo	24 bar

### Materiali

N°	Denominazione	Materiale	Designazione
1	Corpo	Bronzo	RG 5
2	Tappo	Ottone	OT 58
3	Otturatore e guida	Ottone	OT 58
4	Guarnizione tappo	Esente amianto	
5	Guarnizione ottur.	PTFE caricata grafite	

### Dimensioni (approssimate) in millimetri e pesi

DN	A	B	Peso
½"	58	30	0,29 kg
¾"	70	38	0,49 kg
1"	80	45	0,72 kg
1¼"	95	56	1,15 kg
1½"	105	60	1,40 kg
2"	128	70	2,20 kg

