

## TRV4型 ラジエーター温調弁

### 概要

TRV4型ラジエーター温調弁は、アングル型およびストレート型の温水用で、ラジエーター、パネル・ヒーター、コンベクター等に使用できます。

### 口径および配管接続

15A,20A      ねじ込み Rp

### 圧力/温度限界

最高使用圧力	1.0 MPag
最高差圧	0.1 MPa
最高使用温度	110°C
センサー部最高許容温度	50°C
設定温度範囲	10°C～ 30°C
凍結防止温度	8°C
最高テスト圧力	2.0 MPag

### 材質

部品	材質
センサー部	真ちゅう (クロームメッキ)
カバー	プラスチック
本体	真ちゅう (クロームメッキ)



### Kv値

15A:1.0  
20A:1.8


### 寸法 (mm)

口径	A	B	C	D	F	G	H
15A	58	26	105	131	94	108	39
20A	66	29	104	133	106	109	39


### 温度設定図

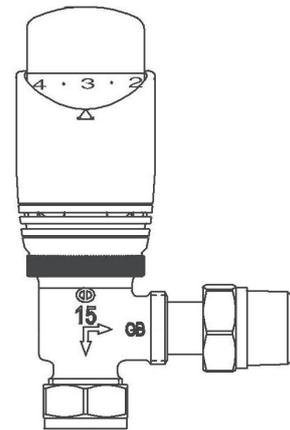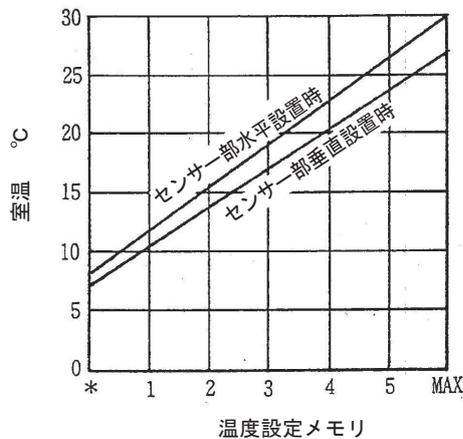

アングル型

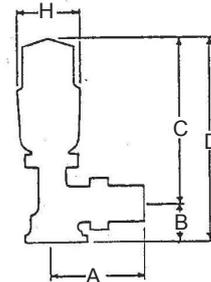

ストレート型

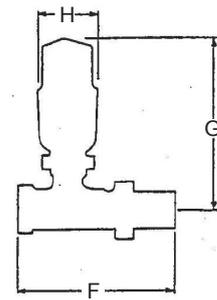

新型のストレート型は下部に膨らみがあります。寸法に変更はございません。

### リモート・センサー

