


## Пропускная способность конденсатоотводчиков серии HM34


### Пропускная способность 1/2" DN15

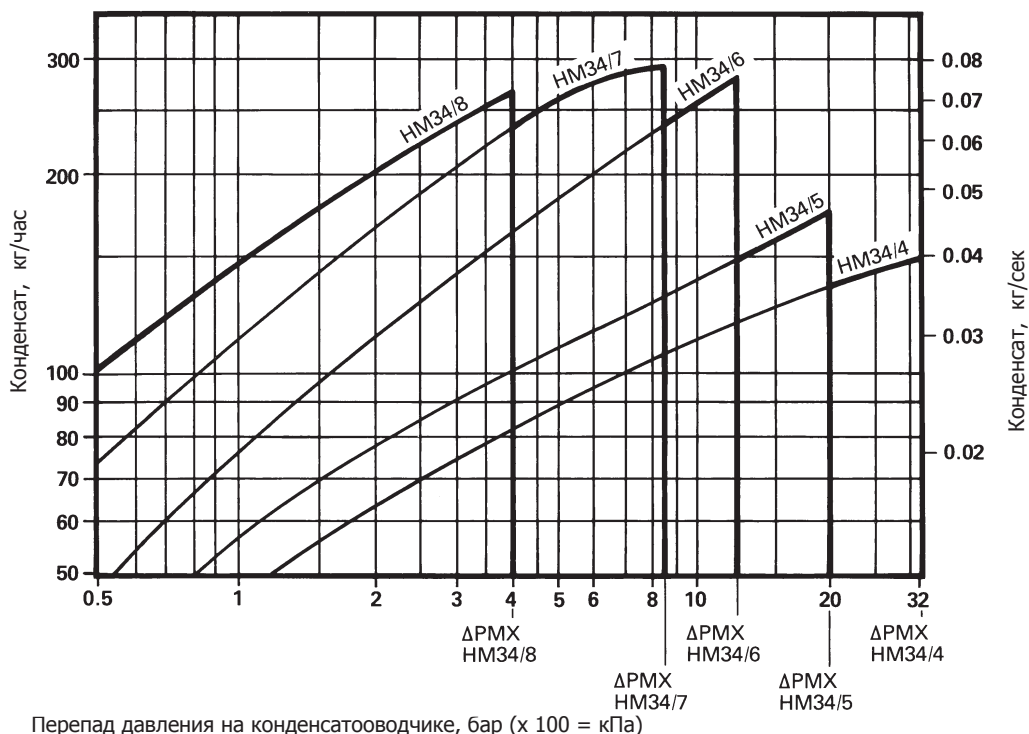

5.7


Перепад давления на конденсатоотводчике, бар (x 100 = кПа)

### Пропускная способность 3/4" DN20

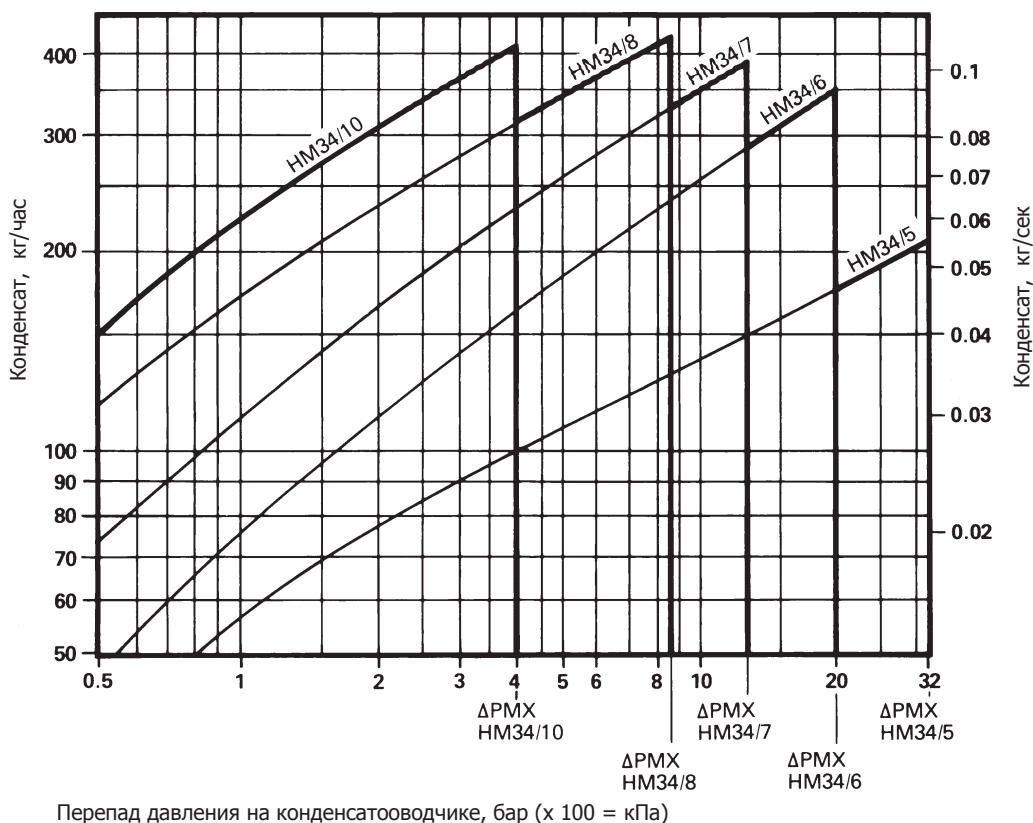

Перепад давления на конденсатоотводчике, бар (x 100 = кПа)

## Пропускная способность 1" DN25

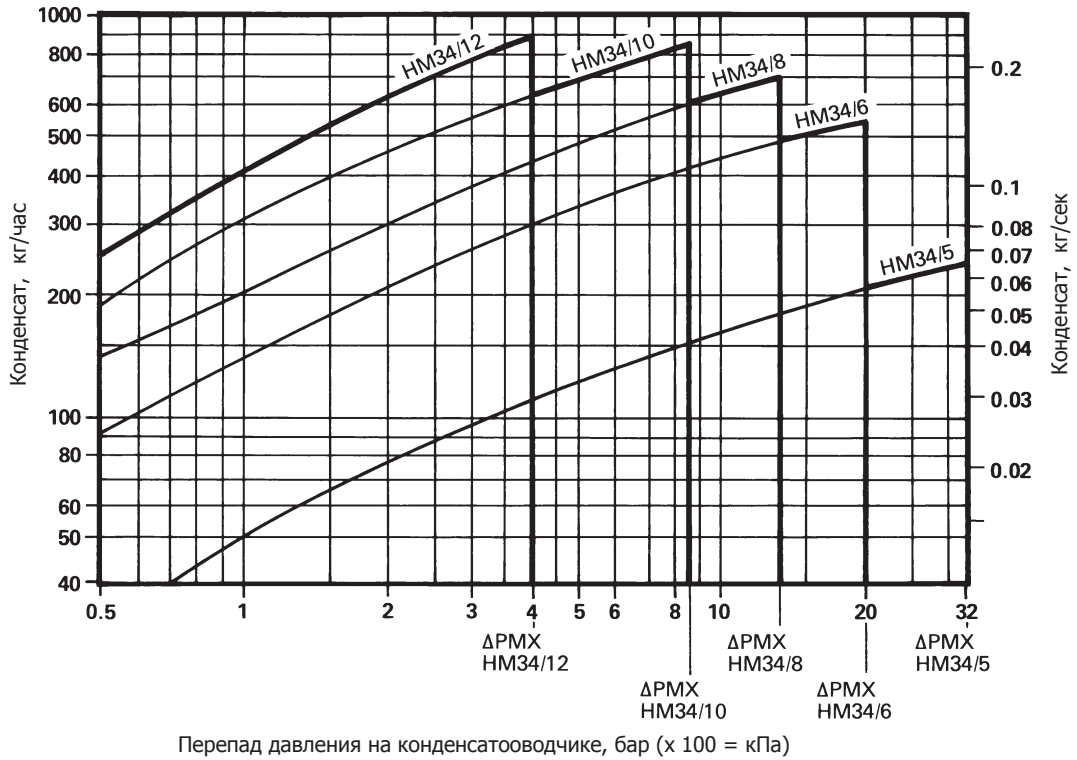

**Примечание:** Конденсатоотводчик должен быть выбран, основываясь на перепаде давления на конденсатоотводчике, а не на расходе конденсата, т.е. при DN25, расходе 80 кг/ч и перепаде на конденсатоотводчике 7 бар, должен быть выбран HM34/10, а не HM34/5.